


Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 32 A, IEC 60309 Stecker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Sicherung 6 x 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-285

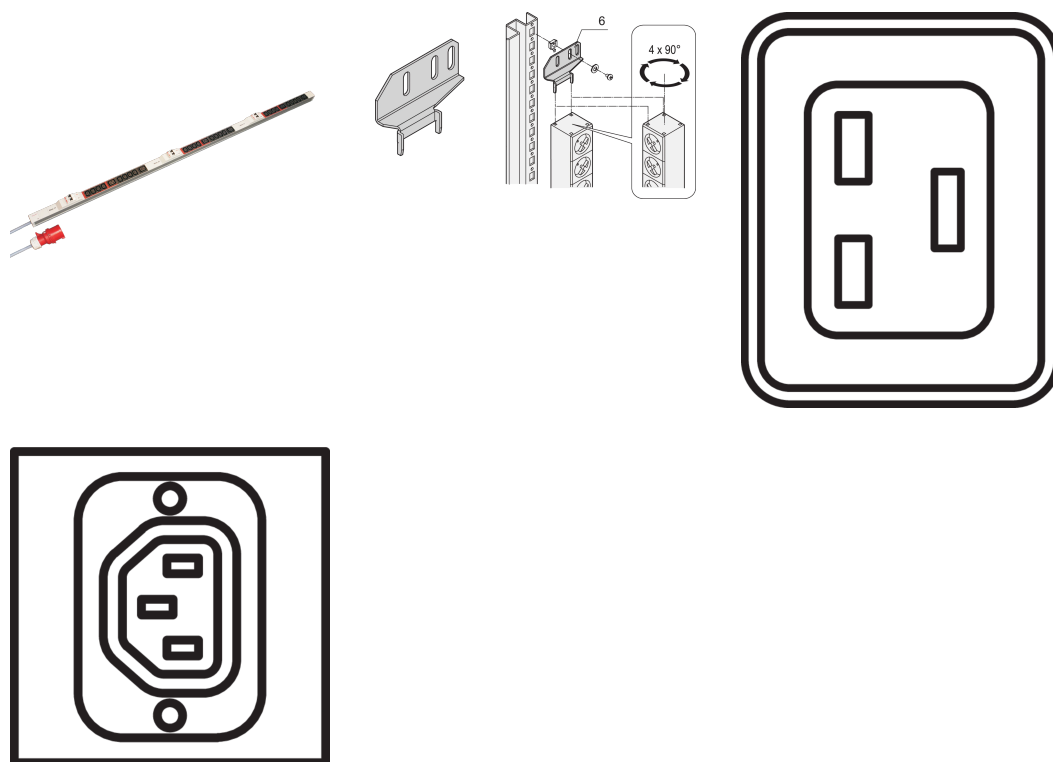

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit IEC C13 und C19 Ausgängen mit 3 Phasen-Eingang integriert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen gemäß IEC 60320

Montage vertikal

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m

Einbauhöhe 1 HE

Einbauhöhe 1 HE

PRODUKTMERKMALE

Typ Buchse: IEC C13; IEC C19

Anzahl Buchsen: 30

Steckdosen mit Schalter: Nein

Spannung AC: 400V

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Grau; Schwarz; Rot

Tiefe: 44mm

Oberfläche: Eloxiert

Höhe: 44mm

Länge: 1753mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Buchsenleiste

Net Weight: 4.5kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.