

# Frontplatte, EMV-Textildichtung, - 40 ... +70 °C, 2 HE; 10 Stück

## KATALOGNUMMER

**21101-857**



EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt

Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U- Frontplatten her

Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 2U

Anzahl Verpackungen: 10

Tiefe (D): 1.62mm

Höhe (H): 52mm

Material: Thermoplastisches Elastomer

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Breite (W): 3.8mm

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Gross Weight: 0.047kg


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV-Dichtungen (Textil) erforderlich.

## DIAGRAMME

---

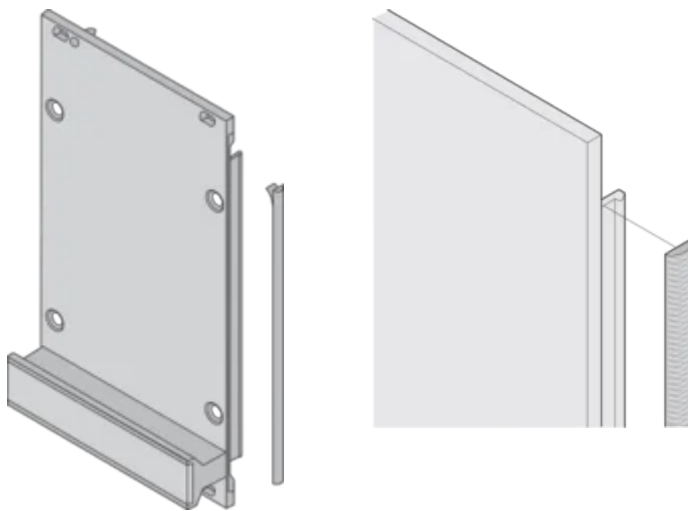

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**