


EuropacPRO19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ EN 50155, CompactPCI, EMV geschirmte Version, 6HE, 84TE, 235 mm

KATALOGNUMMER

21500-082

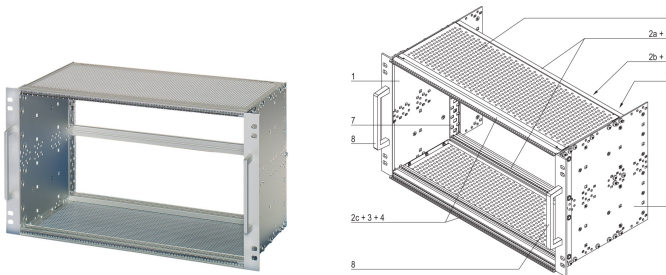

Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155 für kompakte PCI-Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).

IP 20 gemäß IEC 60529.

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

Aluminium

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm

Typ Dichtung: Textil EMV

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Griff enthalten: Ja

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 Teil 12.2.11

Tiefe: 235mm

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 15kg

Net Weight: 2.64kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE