
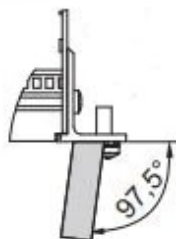
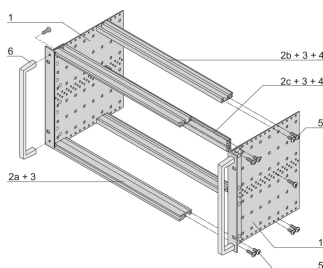


# EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ schwer, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 3 HE, 175 mm

KATALOGNUMMER

24567-161

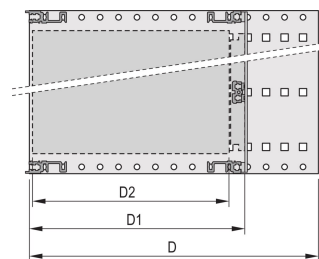

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage, schwere Ausführung mit tox-kaltgeschweißten Seitenwänden und Frontgriff.



### MERKMALE

---

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), Der 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt – kaltgeschweißt)

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g

IP 20 gemäß IEC 60529.

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002, BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Einbaulast bis 15 kg

Ausführung mit Frontgriffe (abgewinkelte Form für einfacheren Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben)

### PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 3U

Tiefe: 175mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm

Typ Dichtung: Edelstahl EMV

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Griff enthalten: Ja

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 15kg

Gross Weight: 1.327kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**