

# Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar

Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Tiefe (D):</b>	2.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte
<b>Typ:</b>	Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20838-280	3U	28HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-271	3U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20838-274	6U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-279	4U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-272	3U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-275	6U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-278	4U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-277	4U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-276	6U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-273	3U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend


Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
20838-280	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	141.9mm
20838-271	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	213mm
20838-274	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	213mm
20838-279	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	426.4mm
20838-272	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	319.7mm
20838-275	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	319.7mm
20838-278	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	319.7mm
20838-277	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	213mm
20838-276	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	426.4mm
20838-273	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	426.4mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

## DIAGRAMME

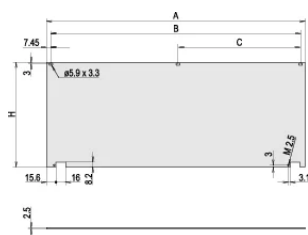

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**