


Frontplatte für PMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff

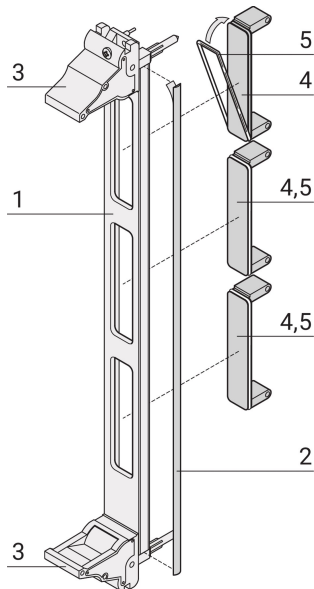

U-förmige Frontplatte mit Ausbruch für PMC. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

MERKMALE

nach IEEE P1386, PCI Mezzanine Card

Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module

Für Standard-E/A-Mezzanin-Module, die an Carrier-Karten angeschlossen werden

PMC = PCI Mezzanine Card

FPGA = Field Programmable Gate Array

U-Profil-Frontplatte 3 HE, 4 TE, mit Textildichtung

EMV-Abschirmung für Frontplatte und Abdeckungen für Ausschnitte der Frontplatte

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|--|
| Breite Gestell: | 4HP |
| Material: | Aluminium |
| Produkttyp: | Frontplatte |
| Typ: | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |
| EMV-Schirmung: | Ja |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp | Befestigung | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|
| 20836-460 | 3U | 1 | IEL | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert |
| 20836-461 | 6U | 1 | IEL | Anschraubbare Front | Textil EMV | Eloxiert |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Entspricht | Oberfläche |
|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 20836-460 | Leitend | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | Eloxiert, Passiviert |
| 20836-461 | Leitend | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | Eloxiert, Passiviert |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE