


Varistar CP Mobiler Rahmen

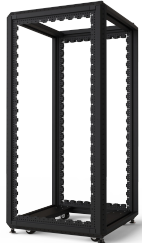

Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration. Für mobile Anwendungen

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

SPEZIFIKATIONEN

Dynamische Belastung:	1000kg
Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material:	Stahl

Table 1/4

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
20630-215	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-211	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-231	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau
20630-217	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-214	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-212	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-213	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-232	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau
20630-210	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-218	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-209	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
20630-206	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-205	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-237	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau
20630-216	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-199	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-202	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-201	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-200	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-221	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau

Table 2/4

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
20630-208	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-222	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-225	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-207	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-255	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau
20630-226	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-251	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-254	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-204	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-252	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau
20630-253	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau
20630-256	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau
20630-203	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-236	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-224	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-242	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-241	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-227	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-240	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-249	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau

Table 3/4

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
20630-239	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-228	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-244	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau
20630-235	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-250	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau
20630-229	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-193	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-234	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-233	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-230	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-245	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-246	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-194	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-247	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-223	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Schwarzgrau
20630-248	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-243	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau
20630-195	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau
20630-220	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Schwarzgrau
20630-219	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Schwarzgrau

Table 4/4

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
20630-196	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau
20630-238	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau

Table 1/4

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
20630-215	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-211	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-231	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
20630-217	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-214	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-212	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-213	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-232	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-210	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-218	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-209	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-206	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-205	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-237	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-216	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-199	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-202	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-201	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-200	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-221	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

Table 2/4

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
20630-208	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-222	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
20630-225	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-207	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-255	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-226	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-251	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-254	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-204	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-252	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-253	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-256	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-203	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-236	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-224	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-242	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-241	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-227	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-240	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-249	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

Table 3/4

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
20630-239	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
20630-228	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-244	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-235	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-250	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-229	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-193	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-234	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-233	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-230	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-245	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-246	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-194	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-247	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-223	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-248	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-243	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-195	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-220	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-219	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

Table 4/4

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Typ	Passt zu
---------------	----------	------------	----------------	-----	----------

20630-196	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP
20630-238	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Mobile	Varistar CP

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE