

Crochet en J Cablecat, acier pré-galvanisé, diam 19 mm


Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT12



CERTIFICATIONS

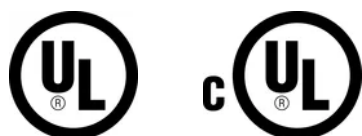

FONCTIONS

Nombreuses tailles et conceptions disponibles pour une fixation sur une variété de structures

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

La finition galvanisée des crochets en J offre un tirage plus régulier des câbles et une plus grande résistance à la corrosion

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Diamètre (Ø): 19.1mm


Hauteur (H): 80.3mm

Capacité de câble, Cat. 5e: 16

Capacité de câble, Cat. 6: 10

Zone: 387.1mm²

DIAGRAMMES

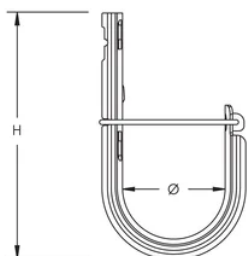

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte