

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, orientable, 3,2–16 mm Rebord

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHPBC200B



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Installation facile sur les ailes de poutre

Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels

Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage

Les crochets en J sont équipés de languettes de verrouillage pliables qui se verrouillent sur les composants nVent CADDY Cat HP pour offrir une meilleure rigidité et stabilité

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Les arbres de crochets en J personnalisés peuvent être facilement assemblés avec diverses configurations, couleurs et tailles de crochets en J

Les composants nVent CADDY Cat HP se fixent facilement sur n'importe quelle taille de crochet en J nVent CADDY Cat HP

ATTRIBUTS DU PRODUIT


Matériau: Acier; Spring Acier

Finition: Électro-galvanisé; nVent CADDY Armour

Épaisseur de bride (FT): 3.2 – 16mm

Charge statique: 440N

DIAGRAMMES

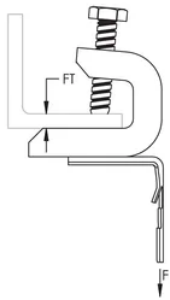

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE