


LHX+ In-Rack Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, Fixed Speed, 10 KW, 115 V, 2 Fans, 6 U, 550D

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

29714-033

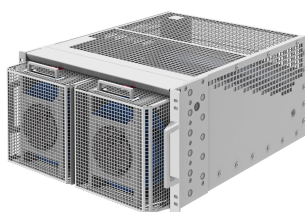

FONCTIONS

Échangeur thermique air/eau rackable 19" avec ventilateur

Ventilateurs facilement remplaçables sans démonter l'échangeur thermique

Arrivée du liquide de refroidissement par le haut ou le bas

Homologué UL

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Nombre de ventilateurs: 2

Tension d'entrée CA: 100 – 115V

Quantité par colis: 1

Tension d'alimentation: 115V min

Alimentation redondante: Non

Alimentation en fluide de refroidissement: Fond

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers le haut

Profondeur: 500mm

Hauteur: 266mm

Famille de produits: Refroidissement

Type de produit: Échangeur thermique air/liquide

Largeur: 426mm

Compatible avec: Varistar; Varistar CP

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les éléments suivants séparément : surveillance à l'aide de l'unité de régulation, kit de régulation de l'eau, écran d'affichage et contacteur de porte.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE