


# Étagère ventilée réglable, pour 23 po, noir, acier

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

### ESHVA23

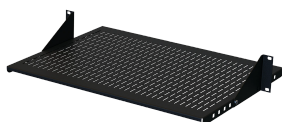

L'étagère réglable ventilée en acier est réglable de l'avant à l'arrière par intervalles de 25 mm. Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert. L'étagère se monte sur la bride avant ou arrière d'un rack de cadre ouvert. Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)

### FONCTIONS

L'étagère réglable en acier ajustable est réglable de l'avant à l'arrière par intervalle de 25 mm

Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert

L'étagère se monte sur la bride avant ou arrière d'un rack de cadre ouvert

Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 21839

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Unités de rack: 2U

Largeur: 12852mm

Hauteur: 89mm

Profondeur: 400mm

Largeur du rack: 23in

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**