

# Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 3–8 mm Rebord

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE


---

### CATHP24



### CERTIFICATIONS

---

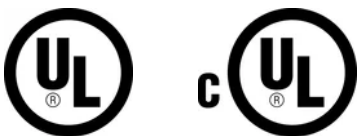

### FONCTIONS

---

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels

Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage

Les crochets en J sont équipés de languettes de verrouillage pliables qui se verrouillent sur les composants nVent CADDY Cat HP pour offrir une meilleure rigidité et stabilité

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Les arbres de crochets en J personnalisés peuvent être facilement assemblés avec diverses configurations, couleurs et tailles de crochets en J

Les composants nVent CADDY Cat HP se fixent facilement sur n'importe quelle taille de crochet en J nVent CADDY Cat HP

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 181091

Matériau: Ressort acier


Finition: nVent CADDY Armour

Épaisseur de bride (FT): 3 – 8mm

Charge statique: 330N

## DIAGRAMMES

---

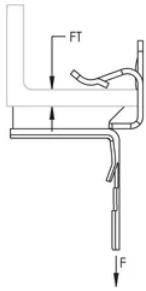

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**