

# C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 200 mm

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**WBT150CBRKT**



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor plafond-, wand- en strutprofiel installaties

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

### PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820320

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Lengte 1 (L1): 137mm


Lengte 2 (L2): 200mm

Breedte (W): 54mm

Hoogte (H): 190mm

Statische belasting: 353N

## DIAGRAMMEN

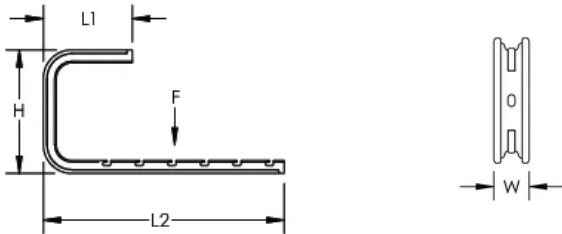

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**