

Universele koppeling voor PEMSA draadkabelgoot, zwart

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

WBTUPCBG



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aanzienlijke mechanische klemkracht

Geborgde bout

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820717

Materiaal: Staal

Kleur: Zwart


Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

A: 20mm

B: 23mm

Staafmaat (RS): 6

DIAGRAMMEN

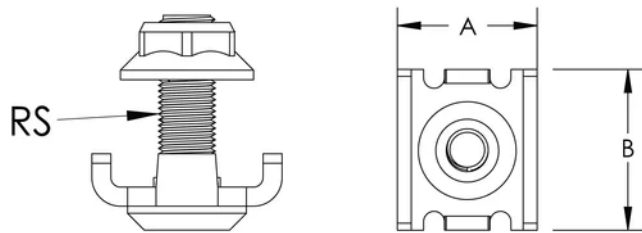

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE