
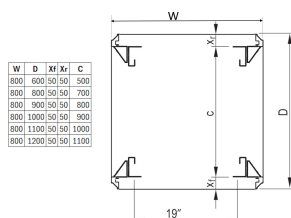


Varistar CP-kastframe, 29 u, 1400H, 800 W, 600D

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20630-079

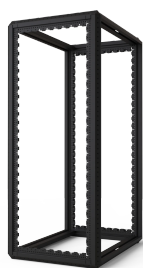

Het gelaste frame van Varistar CP is leverbaar voor statische belasting en kan worden geïntegreerd met 19", ETSI of montageplaat. Daarnaast kunnen indien nodig zwenkwielen aan het frame worden toegevoegd.

Als u echter zwenkwielen nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame overwegen dat al zwenkwielen bevat.

KENMERKEN

Gelast, afwerking met poedercoating, zwart grijs, RAL 7021

St, 1,5 mm, verzinkt, met centraal GND/aardingspunt

Statisch draagvermogen max. 1600 kg

Bestel verstelbare voetjes afzonderlijk

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 29U

Hoogte: 1400mm

Breedte: 800mm

Diepte: 600mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Framemateriaal: Staal

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing/rekframe

Statische belasting: 1600kg

Type: Standaard

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 27.521kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zwenkwiel kan aan het frame worden toegevoegd. Als u een zwenkwiel nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame met zwenkwielen bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE