


# Varistar justerbare føtter

## Data Solutions

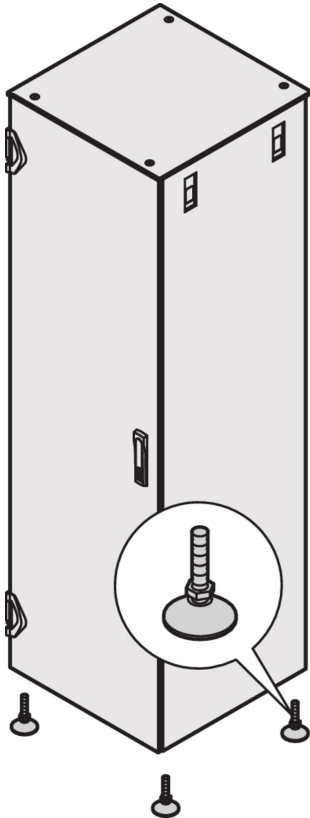

Justerbare føtter eller feelvelers passer inn i bunnen av et stativ. Det bidrar til å opprettholde rackstabilitet på ujevne overflater og for trådhyller.

### FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 1600 kg.

Monteres på rammen

### SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Antall pakker	Produkttype	Fungerer med
24630-016	Polyamid	4	Fot	Skap, Varistar CP

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Ikke egnet i forbindelse med sokkel/sokkel.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**