


Kabelføringsbrakett, CSB02

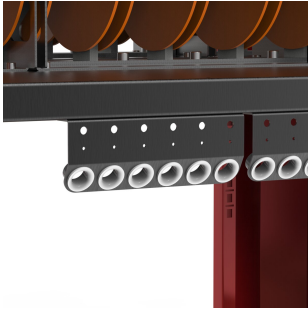

Stålbraketten hjelper deg med å organisere og rute ledningsutstyr i et sikkert, kontrollert kabelhåndteringssystem for å optimalisere ytelsen til ledningsbehandlingsmaskinen din. Kabelføringsbraketten kan lede opptil 6 kabler, og kan installeres direkte på CS1000/Cable Storage Frame.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Stålbrakettene kan tilpasses direkte til CS1000 Cable Storage Frame, og kan lede opp til 6 kabler pr. Brakett

Pakning: 1 stk består av 1 stk Kabelføringsbrakett v og 2 stk Kabelføringsbraketter og 6 stk Kabelføring

Materiale: Stål, RAL7024 strukturert pulverlakk

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale	Overflate
CSB02	65mm	180mm	25mm	Automasjonsløsning for bearbeiding av panel/skap	Lakkert stål	Pulverbelagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE